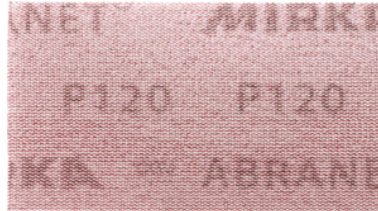


MIRKA**Klett-Schleifstreifen ABRANET®, 70×125 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 567840 80 |
| GTIN | 6416868540130 |
| Artikelklasse | 56M |

Beschreibung**Ausführung:**

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in **netzartiger Struktur** mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

- **Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.**
- **Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).**
- **Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.**
- **Hohe Effektivität – die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.**

Verwendung:

ABRANET®-Klettstreifen zur Verwendung auf Schwingschleifern bzw. für den Handeinsatz mit Handschleifblock Nr. 567856.

Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|----------|
| Körnung | 80 |
| Serie | ABRANET® |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Schleifblatt Breite | 70 mm |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Schleifblatt Länge | 125 mm |
| Produktnameattribut | 70×125 mm |
| Produktart | Klett-Schleifpapier |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|---|---------------|
| Handschleifklotz mit Kletthaftung passend für Schleifblatt B×L 70X125 mm | 567856 70X125 |
|---|---------------|