


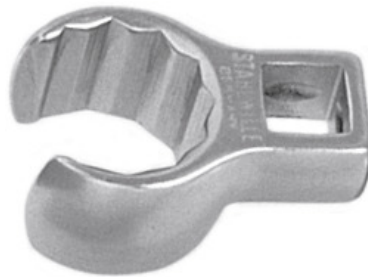

Hahnenfußschlüssel Ringform offen, Schlüsselweite: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	612920 24
GTIN	4018754003440
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, Kopf mit Vierkant zur Aufnahme der Antriebswerkzeuge wie Knarre, Verlängerung usw.

Verwendung:

Durch die Möglichkeit, verschiedene Antriebswerkzeuge zu verwenden, werden Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen gut erreicht.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfen Kanten).

Hinweis:

Passende Antriebswerkzeuge siehe Nr. 632000 – 641350 und 655230 – 657766.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Schlüsselweite	24 mm
Kopfstärke h	19,5 mm
Kopfbreite b	35,7 mm
Länge L	47,3 mm
Form, Abtrieb	Ringform, offen

Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Kardangelenk, 3/8 Zoll QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635429 240
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635429 75
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
Spezial-Verlängerung 3/8 Zoll	612950
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636200 3/8
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 125 mm	635429 125
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 160 mm	635400 160
Feinzahnknarre „Zyklop Metal“ umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer	635295
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635400 240
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 165 mm	635700 165
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 40 mm	635420 40
Durchsteckknarre, 3/8 Zoll mit kurzem Griff	635900
Verlängerung, 3/8 Zoll QuickRelease ganze Länge 240 mm	635645 240
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635420 75
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ 3/8	635090 3/8
Gelenkknarre, 3/8 Zoll mit Auswerfer	635335
Feinzahnknarre „Zyklop Speed“ umschaltbar, 3/8 Zoll mit Schwenkkopf und Auswerfer	635190
Feinzahnknarre „Zyklop Metal“ Durchsteckvierkant, 3/8 Zoll mit Auswerfer	635290
Gelenkgriff, 3/8 Zoll	636000
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635400 75

Verlängerung, 3/8 Zoll QuickRelease ganze Länge 75 mm	635645 75
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 40 mm	635400 40
Quergriff, 3/8 Zoll QuickRelease ganze Länge 165 mm	635750 165
Verlängerung, 3/8 Zoll QuickRelease ganze Länge 160 mm	635645 160
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635720 200
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635729 200
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 125 mm	635400 125
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636220 3/8
Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer und Drehgriff	635220
Verlängerung, 3/8 Zoll flexibel ganze Länge 194 mm	635600 194
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ	635025
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 125 mm	635420 125