


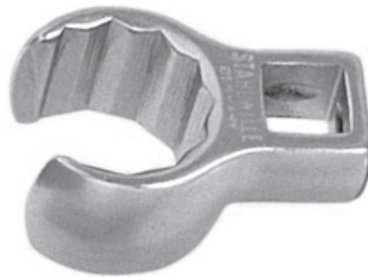

Hahnenfußschlüssel Ringform offen, Schlüsselweite: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	612920 32
GTIN	4018754102105
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, Kopf mit Vierkant zur Aufnahme der Antriebswerkzeuge wie Knarre, Verlängerung usw.

Verwendung:

Durch die Möglichkeit, verschiedene Antriebswerkzeuge zu verwenden, werden Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen gut erreicht.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfen Kanten).

Hinweis:

Passende Antriebswerkzeuge siehe Nr. 632000 – 641350 und 655230 – 657766.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	32 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Kopfstärke h	22,5 mm
Kopfbreite b	48 mm
Länge L	62,5 mm
Form, Abtrieb	Ringform, offen

Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz