


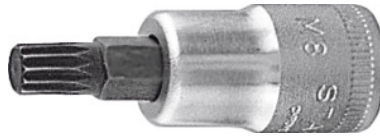

Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für XZN-Schrauben, für Schrauben: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	637520 M8
GTIN	4018754002696
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	17,8 mm
für Schrauben	M8
Länge	52 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

