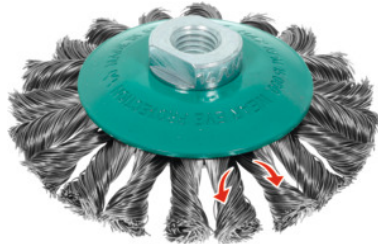


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kegelbürste gekröpft Wechselzopfung, INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 115XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gekröpfte **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf. Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	20
Borstenstärke	0,5 mm
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	24 mm

Besatzbreite L ₁	12 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	Wechselzopfung
Produktart	Kegelbürste