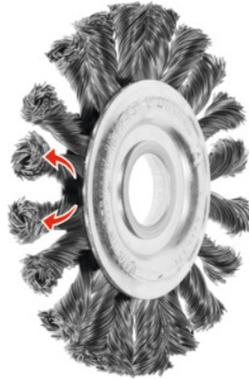


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 115X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Besatzlänge H ₁	24 mm
Anzahl Zöpfe	20

maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	14 mm
Bohrungs-Ø d ₁	22 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste