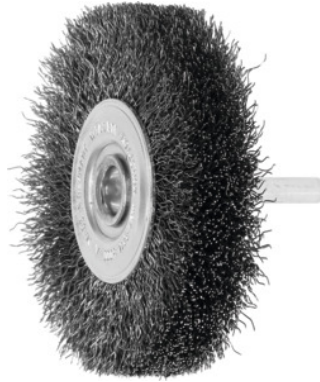


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
80X18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574000 80X18
GTIN	4017359007204
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	80 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	13 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste