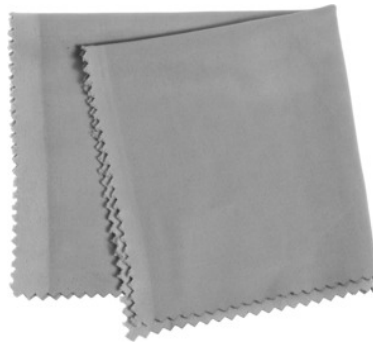


**Garant****CaraFin Diamant Poliertuch mittel, 180×180 mm, Körnung: D0,25µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552790 D0,25
GTIN	4045197888327
Artikelklasse	51G

**Beschreibung****Ausführung:**

**CaraFin Diamant Polierwerkzeuge** einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich **höheren Nutzungsgrad** im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Poliertuch mittel für die **konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur** harter Werkstoffe.

**Vorteil:**

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

**Diamant Poliertücher** (Mikrofaser) einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt.

**Verwendung:**

Zur schnellen, trockenen Handpolitur.

**Technische Beschreibung**

Schleifmittelkurzzeichen	D
Körnung	D0,25
Material	Mikrofaser
Feinheitsgrad	Hochglanzpolitur
Abmessung	180×180 mm

Länge	180 mm
Breite	180 mm
Produktnameattribut	180×180 mm
Produktart	Poliertuch

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		