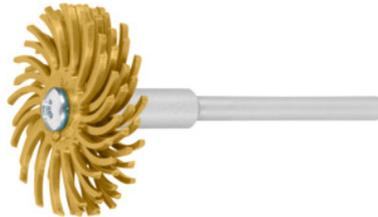


3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Typ C Ø 25 mm Set 24-teilig, Schaft-Ø 3 mm, RB-ZB, Körnung: 80****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 573545 80      |
| GTIN          | 30048011276121 |
| Artikelklasse | 53M            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit**.

**Extrem flexibel und anpassungsfähig.**

Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).

Spanndorn (**Schaft-Ø 3 mm**) demontierbar. Segmente können zu beliebiger Bürstenbreite kombiniert werden.

Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur **Bearbeitung profilierter Oberflächen**.

**Verwendung:**

Drehrichtung beachten.

Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.

**Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit.** Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

**Lieferumfang:**

24 Einzelsegmente (ca. 1,6 mm breit) **inklusive Spanndorn** mit Schaft-Ø 3 mm.

**Technische Beschreibung**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Farbe                    | gelb  |
| Körnung                  | 80    |
| Bürsten-Ø D <sub>1</sub> | 25 mm |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| maximale Drehzahl        | 35000 min <sup>-1</sup> |
| Bürstenbreite            | 1,6 - 10 mm             |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>  | 3 mm                    |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik                 |
| Produktnamensattribut    | RB-ZB                   |
| Herstellerbezeichnung    | RB-ZB                   |
| Produktart               | Rundbürste              |