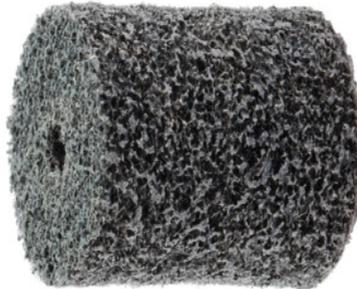


3M Scotch-Brite™

**Vlies-Kompaktschleifstift Ø 25×25 mm, Körnungsvergleich: 280S****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 551930 280S    |
| GTIN          | 50048011137136 |
| Artikelklasse | 53M            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Scotch-Brite™ Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, **verpresste Schleifstiftform**, abrichtbar.

**Verwendung:**

Hinterlässt ein feines Finish und **reduziert die Rautiefe** auf allen Werkstoffen.

**Technische Beschreibung**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Feinheitsgrad     | fein                       |
| Bohrungs-Ø        | 5 mm                       |
| Ausführung        | 2S fine                    |
| Härtegrad         | weich                      |
| Kopf-Ø            | 25 mm                      |
| Kopfhöhe          | 25 mm                      |
| Körnungsvergleich | 280                        |
| Aufnahme          | über Spanndorn Nr. 551935. |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| empfohlene Drehzahl | 13000 min <sup>-1</sup> |
| Produktart          | Schleifstift            |

---

## Zubehör

|  |        |
|--|--------|
| Spanndorn für Vlies-Kompaktschleifstifte | 551935 |
|--|--------|