


## Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung, Typ: C

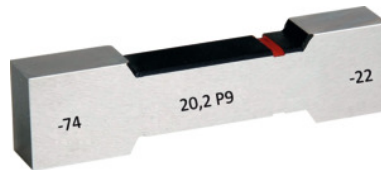

### Bestelldaten

Bestellnummer	484407 C
GTIN	2050001937322
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### WICHTIG: Artikel ist konfigurierbar

#### Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Für Zwischenmaß oder zahlenmäßige Toleranz.

Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484407 Gr. **15,8 M6**.

#### Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Nennmaß: 9,001 - 12,999 mm

### Technische Beschreibung

Nennmaß	9,001 - 12,999 mm
Toleranzfeld	A
Toleranzfeld	B
Toleranzfeld	C
Toleranzfeld	CD
Toleranzfeld	D
Toleranzfeld	E
Toleranzfeld	EF

Toleranzfeld	F
Toleranzfeld	FG
Toleranzfeld	G
Toleranzfeld	H
Toleranzfeld	J
Toleranzfeld	JS
Toleranzfeld	K
Toleranzfeld	M
Toleranzfeld	N
Toleranzfeld	P
Toleranzfeld	R
Toleranzfeld	S
Toleranzfeld	T
Toleranzfeld	U
Toleranzfeld	V
Toleranzfeld	X
Toleranzfeld	Y
Toleranzfeld	Z
Toleranzfeld	ZA
Toleranzfeld	ZB
Toleranzfeld	ZC
Qualität	7
Qualität	8
Qualität	9
Qualität	10
Qualität	11
Qualität	12
Qualität	13
Toleranzfeld	X

Toleranzfeld	N
Toleranzfeld	Z
Toleranzfeld	B
Toleranzfeld	H
Toleranzfeld	U
Toleranzfeld	M
Toleranzfeld	T
Toleranzfeld	ZB
Toleranzfeld	JS
Toleranzfeld	E
Toleranzfeld	FG
Toleranzfeld	J
Toleranzfeld	P
Toleranzfeld	A
Toleranzfeld	CD
Toleranzfeld	S
Toleranzfeld	ZA
Toleranzfeld	EF
Toleranzfeld	R
Toleranzfeld	K
Toleranzfeld	G
Toleranzfeld	V
Toleranzfeld	ZC
Toleranzfeld	F
Toleranzfeld	Y
Toleranzfeld	C
Toleranzfeld	D
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutlehre

## Dienstleistungen

Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	018400 20
DAkkS-Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm	019620 60
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	028300 20
DAkkS-Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm	028340 60