


Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung, Typ: F

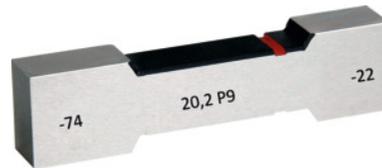

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484407 F |
| GTIN | 2050001937353 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

WICHTIG: Artikel ist konfigurierbar

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Für Zwischenmaß oder zahlenmäßige Toleranz.

Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484407 Gr. **15,8 M6**.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Nennmaß: 21,001 - 25,999 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------|--------------------|
| Nennmaß | 21,001 - 25,999 mm |
| Qualität | 7 |
| Qualität | 8 |
| Qualität | 9 |
| Qualität | 10 |
| Qualität | 11 |
| Qualität | 12 |
| Qualität | 13 |

| | |
|--------------|----|
| Toleranzfeld | A |
| Toleranzfeld | B |
| Toleranzfeld | C |
| Toleranzfeld | CD |
| Toleranzfeld | D |
| Toleranzfeld | E |
| Toleranzfeld | EF |
| Toleranzfeld | F |
| Toleranzfeld | FG |
| Toleranzfeld | G |
| Toleranzfeld | H |
| Toleranzfeld | J |
| Toleranzfeld | JS |
| Toleranzfeld | K |
| Toleranzfeld | M |
| Toleranzfeld | N |
| Toleranzfeld | P |
| Toleranzfeld | R |
| Toleranzfeld | S |
| Toleranzfeld | T |
| Toleranzfeld | U |
| Toleranzfeld | V |
| Toleranzfeld | X |
| Toleranzfeld | Y |
| Toleranzfeld | Z |
| Toleranzfeld | ZA |
| Toleranzfeld | ZB |
| Toleranzfeld | ZC |
| Toleranzfeld | X |

| | |
|--------------|---------------------|
| Toleranzfeld | N |
| Toleranzfeld | Z |
| Toleranzfeld | B |
| Toleranzfeld | H |
| Toleranzfeld | U |
| Toleranzfeld | M |
| Toleranzfeld | T |
| Toleranzfeld | ZB |
| Toleranzfeld | JS |
| Toleranzfeld | E |
| Toleranzfeld | FG |
| Toleranzfeld | J |
| Toleranzfeld | P |
| Toleranzfeld | A |
| Toleranzfeld | CD |
| Toleranzfeld | S |
| Toleranzfeld | ZA |
| Toleranzfeld | EF |
| Toleranzfeld | R |
| Toleranzfeld | K |
| Toleranzfeld | G |
| Toleranzfeld | V |
| Toleranzfeld | ZC |
| Toleranzfeld | F |
| Toleranzfeld | Y |
| Toleranzfeld | C |
| Toleranzfeld | D |
| Kalibrierung | L6 |
| Produktart | Grenzwellennutlehre |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 018400 60 |
| DAkkS-Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 019620 60 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |
| DAkkS-Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028340 60 |
| Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028300 60 |