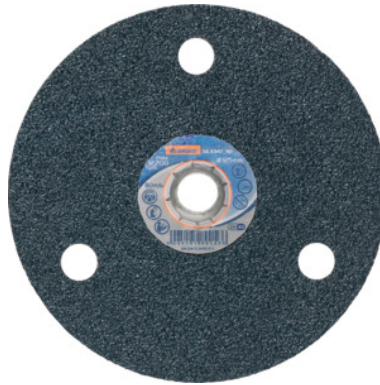


Garant**Schleifscheibe doppelseitig (ZA) Aufnahme M14, Ø 125 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	566347 80
GTIN	4045197890313
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Innovative Schleifscheibe mit **doppelseitiger Schleifkornbelegung** Zirkonkorund (**ZA**) und **extrem dünner, stabiler Bauform** (3,5 mm). Mehr Kontrolle bei präzisen Arbeiten dank **Sichtlöchern**. Mit M14 Gewinde zur Direktaufnahme auf Winkelschleifer, Verwendung mit Adapter Nr. 566348.

Verwendung:

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, **präzises Anfasen** mit geringem Anstellwinkel, **beidseitiges Schleifen an beengten Stellen** in einem Arbeitsschritt, Eintauchen in Nuten.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Formbeschreibung	gerade
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
Gewinde	M14
empfohlener Anstellwinkel	3-5 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schleifscheibe doppelseitig

Zubehör

Spannflansch M14 für Schleifscheibe doppelseitig	566348
--	--------