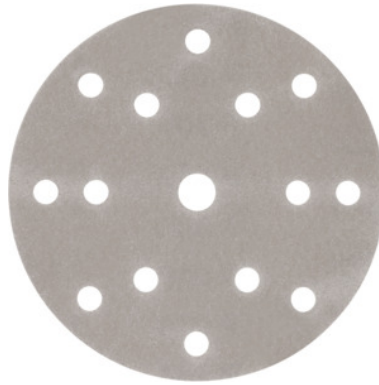


**HOLEX****Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach, Ø 150 mm, Körnung: 600****Bestelldaten**

Bestellnummer	567796 600
GTIN	4045197891341
Artikelklasse	52M

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit **stabilem Filmträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen.

**Vorteil:**

- **Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.**
- **Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.**

**Verwendung:**

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.  
Hochwertiges Korund-Schleifkorn (A), offene Streuung. Universell einsetzbar für Grob-, Zwischen- und Endschliff.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	150 mm
Körnung	600
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 150 mm
Anzahl Absauglöcher	15
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

PU-Klettschleifteller Außen-Ø 150 mm	567885 150
PU-KlettschleiftellerMultilochung Außen-Ø 150 mm	567887 150
Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147

