


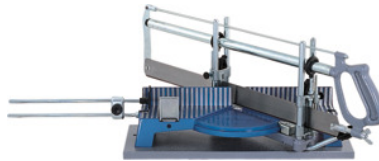

Gehrungssäge mit Längeneinsteller und Holzsägeblatt, Blattlänge: 550mm



Bestelldaten

Bestellnummer	581905 550
GTIN	4005568033312
Artikelklasse	58Z

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Druckguss-Tisch mit verschleißfester Stegrohrführung, geräuscharm gleitend, mit elastischer Hubbegrenzung. Leichtes, ungehindertes Einrichten des Schneidgutes. Sägeblattführung nachstellbar; kräftiger, geschlossener Sägebogengriff. Hohe, angeraute Auflagerückwand für sichere Werkstückanlage. Mit Längeneinsteller (auf beiden Seiten ansetzbar) für Serienschritte. Selbständige Zentrierung für Gehrungen von 90°, 45°, 30° und 22,5°.

Alle Zwischenwinkel sind stufenlos feststellbar.

Technische Beschreibung

Schnittbreite B 90°	160 mm
Schnitthöhe H	120 mm
Blattlänge	550 mm
Produktart	Gehrungssäge

Zubehör

Sägeblatt für Eisen und NE-Metalle Blattlänge 550 mm	581925 550
Sägeblatt für Holz Blattlänge 550 mm	581915 550

