


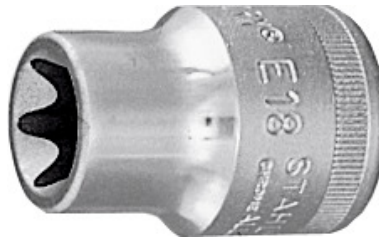

Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E10



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642700 E10 |
| GTIN | 4018754007257 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken. Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Länge | 38 mm |
| Torx®-Profil | E10 |
| Ø abtriebsseitig | 13 mm |
| Profilmaß A | 9,4 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben |
| Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel |

| | |
|------------|------------------------|
| Oberfläche | über Nickel verchromt |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |