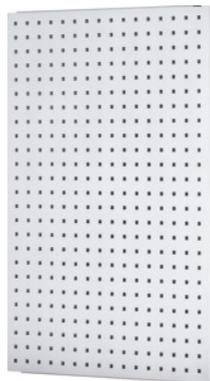


Garant GRIDLINE

**Lochblechwand zweiseitig für Werkstattwagen, Nutzhöhe: 950mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	914852 950
GTIN	4045197893987
Artikelklasse	9GT

**Beschreibung****Ausführung:**

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.

Lochwand beidseitig mit Lochwandraaster.

**Passend für:**

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

**Lieferumfang:**

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.

**Technische Beschreibung**

Lochwand Breite	635 mm
Lochwand Höhe	950 mm
Höhe	950 mm
Serie	ToolCar
Einsatzbereich	Werkstattwagen
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm

Produktart

Lochwand

---

**Zubehör**

LED-Leuchte für Werkstattwagenohne Trägersäulen Typ 20

914870 20