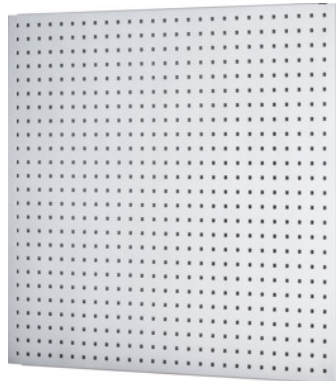


Garant GRIDLINE

**Lochblechwand zweiseitig für ToolTruck, Nutzhöhe: 950mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 914856 950    |
| GTIN          | 4045197894045 |
| Artikelklasse | 9GT           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.

Lochwand beidseitig mit Lochwandraaster.

**Passend für:**

Nr. 914560, 914564, 914568.

**Lieferumfang:**

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.

**Technische Beschreibung**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Lochwand Breite          | 1025 mm      |
| Lochwand Höhe            | 950 mm       |
| Höhe                     | 950 mm       |
| Serie                    | ToolTruck    |
| Einsatzbereich           | Rollwerkbank |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm       |

Produktart

Lochwand

---

**Zubehör**

LED-Leuchte für ToolTruckohne Trägersäulen Typ 20

914872 20