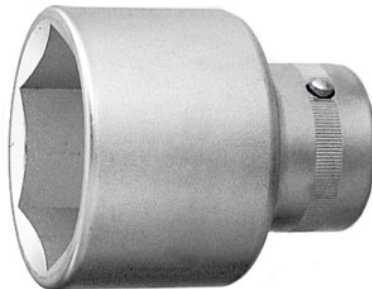


**6-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	647150 75
GTIN	4045197561190
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	100 mm
Länge	97 mm
Schlüsselweite	75 mm
Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

