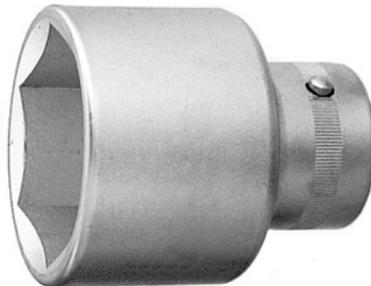


**6-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	647150 80
GTIN	4045197561206
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	105 mm
Schlüsselweite	80 mm
Länge	103 mm
Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

