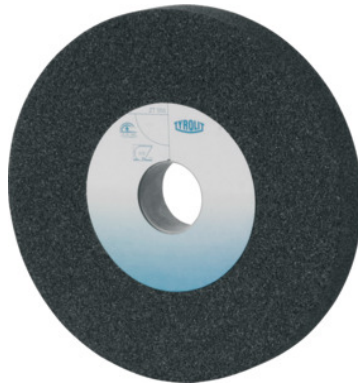


**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: NK36****Bestelldaten**

Bestellnummer	596350 NK36
GTIN	9003176642075
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

**Verwendung:**

Für Baustähle und niedriglegierte Stähle sowie Grauguss.

**Spezifikation:**

**Normalkorund** graublau, Härtegrad M.

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	grob
Körnung	36

Schleifmittelkurzzeichen	A
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Normalkorund graublau, Härtegrad M
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	32 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	175 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnameattribut	175×25×51
Bohrungs-Ø H	51 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

---

## Zubehör

Reduzierringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 51 mm

596000 51