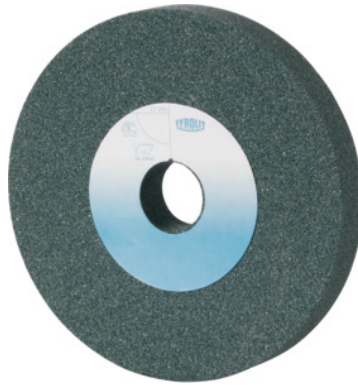


**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 150×20×32, Typ: SC80****Bestelldaten**

Bestellnummer	596200 SC80
GTIN	9003171236330
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

**Verwendung:**

Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen und Wolfram.

**Spezifikation:**

**Siliciumcarbid** grün, Härtegrad J.

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	fein
Körnung	80

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Schleifmittel	Siliciumcarbid grün
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	150 mm
Scheibenbreite T	20 mm
Produktnameattribut	150×20×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

## Zubehör

Reduzierriingsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 32 mm	596000 32
---	-----------