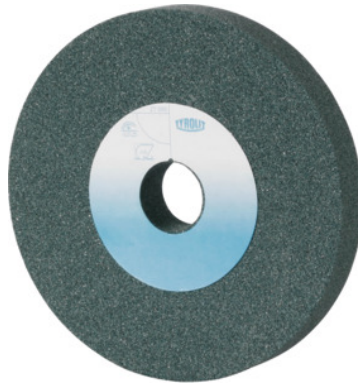


**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: SC80****Bestelldaten**

Bestellnummer	596310 SC80
GTIN	9003170029568
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

**Verwendung:**

Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen und Wolfram.

**Spezifikation:**

**Siliciumcarbid** grün, Härtegrad J.

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Körnung	80
Feinheitsgrad	fein

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Schleifmittel	Siliciumcarbid grün
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	175 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnamensattribut	175×25×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

---

## Zubehör

Reduzierringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 32 mm

596000 32