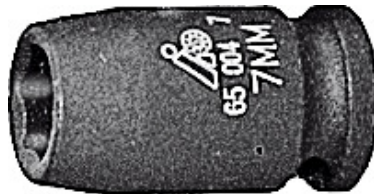


**HOLEX****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 650040 10     |
| GTIN          | 4045197214522 |
| Artikelklasse | 62D           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Mit Schrauben und Muttern schonendem Profil ähnlich **AS-Drive** Profil.

**Norm:****DIN 3129****Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Technische Beschreibung**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Länge                             | 23 mm                  |
| Ø abtriebsseitig                  | 15 mm                  |
| Schlüsselweite                    | 10 mm                  |
| Antriebs-Vierkant                 | 1/4 Zoll               |
| Abtriebsprofil                    | 6-kant-Steckschlüssel  |
| für den Maschineneinsatz geeignet | ja                     |
| Produktart                        | Steckschlüssel-Einsatz |

