


Grenzwellennutenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz, Typ: D

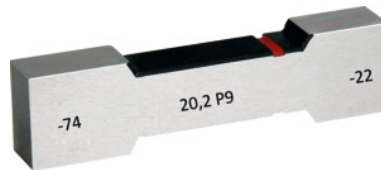

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484408 D |
| GTIN | 2050001956606 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

WICHTIG: Artikel ist konfigurierbar

Nennmaß: 13.001 - 16.999 mm

Qualität: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Toleranzfeld: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Ausführung:

Für Zwischenmaß oder zahlenmäßige Toleranz.

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehenkörper aus gehärtetem Stahl.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Hinweis:

Beispiel: 15,8 m6 oder 41,04 + 0,01 / - 0,02.

Kalibrierung: L6

Nennmaß: 13,001 - 16,999 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------|--------------------|
| Nennmaß | 13,001 - 16,999 mm |
| Qualität | 7 |
| Qualität | 8 |
| Qualität | 9 |

| | |
|--------------|----|
| Qualität | 10 |
| Qualität | 11 |
| Qualität | 12 |
| Qualität | 13 |
| Toleranzfeld | A |
| Toleranzfeld | B |
| Toleranzfeld | C |
| Toleranzfeld | CD |
| Toleranzfeld | D |
| Toleranzfeld | E |
| Toleranzfeld | EF |
| Toleranzfeld | F |
| Toleranzfeld | FG |
| Toleranzfeld | G |
| Toleranzfeld | H |
| Toleranzfeld | J |
| Toleranzfeld | JS |
| Toleranzfeld | K |
| Toleranzfeld | M |
| Toleranzfeld | N |
| Toleranzfeld | P |
| Toleranzfeld | R |
| Toleranzfeld | S |
| Toleranzfeld | T |
| Toleranzfeld | U |
| Toleranzfeld | V |
| Toleranzfeld | X |
| Toleranzfeld | Y |
| Toleranzfeld | Z |

| | |
|--------------|---------------------|
| Toleranzfeld | ZA |
| Toleranzfeld | ZB |
| Toleranzfeld | ZC |
| Kalibrierung | L6 |
| Produktart | Grenzwellennutlehre |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm | 018400 20 |
| DAkkS-Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 019620 60 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |
| DAkkS-Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm | 028340 60 |
| Kalibrierung Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm | 028300 20 |