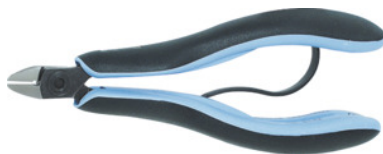


LINDSTRÖM

**Elektronik-Seitenschneider, schmaler Kopf, KW, ganze Länge: 135mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726040 135
GTIN	7314150103058
Artikelklasse	73M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduzierung von Reflexionen. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden. **ESD-geeignete**, ergonomische **2K**-Griffhüllen.

Die patentierte Öffnungsfeder verringert den Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch konzentriert sich die Kraft auf den Schnitt.

**Werkstoff:**

Hochleistungs-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet, brüniert.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	135 mm
Kopfbreite	10,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,1 - 1 mm
Schneidenlänge	10 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Hochleistungs Kugellagerstahl
Kopfform	schmal
Griff	2K-Griffhülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk	ja
Produktart	schneidende Zange