


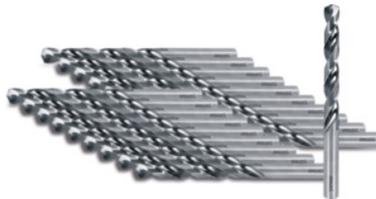

Spiralbohrer HSS-E, Ø DC h8: 3,3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1407 3,3
GTIN	4045197911070
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.

Wie Nr. 114405.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	65 mm
Spannutenlänge L_c	36 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm/U
Nenn-Ø D_c	3,3 mm
Norm	DIN 338
Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	135 Grad

Schaft	Zylinderschaft
Inhalt	20
Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
------------------------------------	------------