




## Spiralbohrer HSS-E, Ø DC h8: 13mm

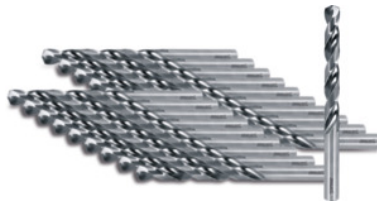

### Bestelldaten

Bestellnummer	GG1407 13
GTIN	4045197911308
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Profilgeschliffen:** hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.

#### Wie Nr. 114405.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

#### Empfehlung:

#### Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge $L_c$	101 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Norm	DIN 338
Nenn-Ø $D_c$	13 mm
Gesamtlänge L	151 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
Spitzenwinkel	135 Grad

Schaft	Zylinderschaft
Inhalt	20
Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	8 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
-----------------------------------	-----------