


Stahlblech-Werkzeugkasten „Robust“, Typ: 5/600

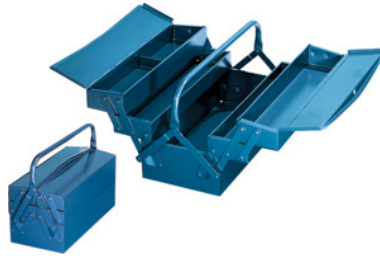

Bestelldaten

Bestellnummer	693465 5/600
GTIN	8716736002745
Artikelklasse	66K

Beschreibung

Ausführung:

Verschließbar durch Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff). Deckel mit durchgehendem Scharnierband befestigt.

Besonders kräftige Ausführung, teilweise aus **0,9 mm Stahlblech**.

Lackierung:

Kasten allseitig blau pulverbeschichtet.

Technische Beschreibung

Außenmaß Länge	600 mm
Außenmaß Breite	200 mm
Ausführung	5-teilig
Gewicht	6,6 kg
Außenmaß Höhe	200 mm
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Zahlenkombinationsschloss mit hohem Bügel Gehäuse-Ø 50 mm	085832 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085885 40
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085890 50
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085855 40
Zylinderschloss Standardqualitätverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085860 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 50 mm	085831 50
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelgleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085876 40
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085866 40
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085880 50
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085882 40
Zylinderschloss-Set4-teilig pro Set gleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085865 40
Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085850 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085830 40
Präzisions-Zylinderschlossgleichschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085870 50
ALUTITAN Vorhängeschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085868 50