


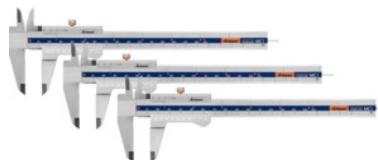

Messschieber Set, Messbereich 150 mm Nonius 1/50, Anzahl Messschieber: 150



Bestelldaten

Bestellnummer	410107 150
GTIN	4045197925060
Artikelklasse	40Z

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.
Messflächen feingeläppt.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 150 mm
Norm	DIN 862
Teilung	1/128 Zoll
Verpackung	stabile Box
Teilung	1/50 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,02 mm
Kalibrierung	A1

Datenblatt

Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß	Ø 1,9
Tiefenmaß vorhanden	ja
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/410107-150>