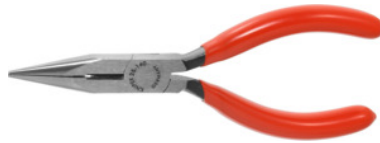


**Flachrundzange gerade, poliert, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713150 140
GTIN	4003773033158
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	140 mm
Backenlänge	42 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart	Multifunktionszange