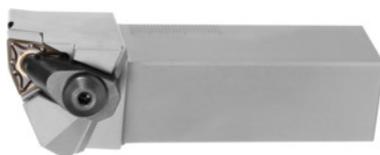


Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 25/08 mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251909 25/08 |
| GTIN | 4045197927408 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2525X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 104,5 mm

Unterlegplatte: 259033 6

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|----------|
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| Kopflänge L ₁ | 32 mm |
| Schaftgröße | 25 mm |
| Pratze, Schraube, Feder | 259036 9 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge L | 104,5 mm |
| Unterlegplatte | 259033 6 |
| ISO-Code Halter | DWLNR/L 2525X08 |
| Plattengröße | 8 mm |
| Schraube für Unterlegplatte | 259027 4 |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. |
| Einsatzart | links |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10 | 674248 TX10 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |