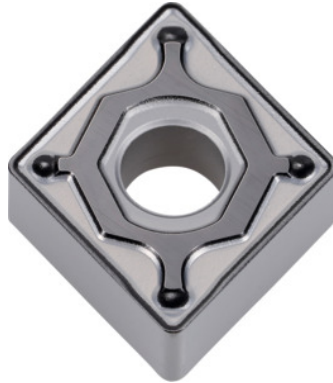


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190624, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 190624 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	2,4 mm
Sorte	HB7140-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen