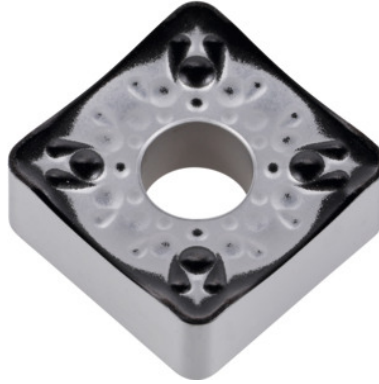


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251386 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197928368 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

SNMM 120412 HB7140-1 Eckenradius: 1,2 mm
 Sorte: HB7140-1
 Spanbrecher: VR
 Schnitttiefe a_p : 2 - 12 mm
 Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 40 - 180 m/min |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Spanbrecher | VR |
| Hauptanwendung | M |
| Vorschub f | 0,4 - 1,2 mm/U |
| Sorte | HB7140-1 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 1,2 mm |
| Schnitttiefe a_p | 2 - 12 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMM 120412 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |