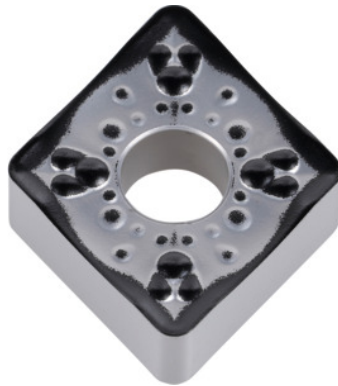


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250455 HB7140-1
GTIN	4045197928061
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 120416 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 8 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-1
Vorschub $f$	0,2 - 0,8 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	2 - 8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 180 m/min
Hauptanwendung	M

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Eckenradius	1,6 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VR
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen