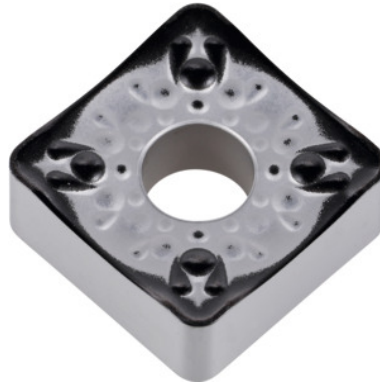


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMM 190624 HB7140-1 Eckenradius: 2,4 mm  
 Sorte: HB7140-1  
 Spanbrecher: VR  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 12 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VR
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	2 - 12 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 180 m/min

Sorte	HB7140-1
Eckenradius	2,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen