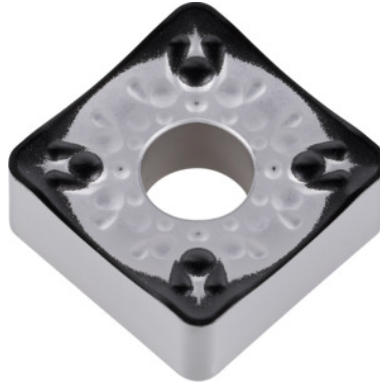


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7120-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 210 m/min
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VR
Sorte	HB7120-1
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	2 - 12 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen