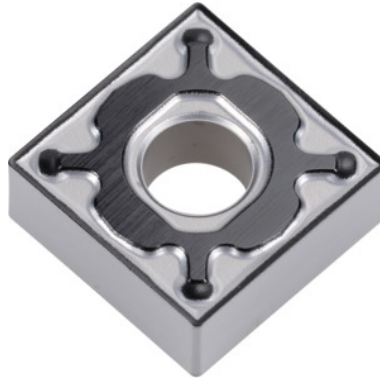


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 150608 HB7120-1 Eckenradius: 0,8 mm  
Sorte: HB7120-1  
Spanbrecher: VM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen