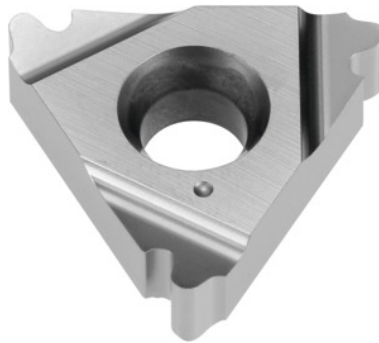


Garant**Vollprofilplatte 30° außen rechts, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 10****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 270960 10 |
| GTIN | 4045197929211 |
| Artikelklasse | 21J |

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|------------|
| Anzahl Gänge/Zoll | 10 |
| Schneidstoff | HM |
| Innen-/Außenanwendung | außen |
| Einsatzart | rechts |
| Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil |
| Sorte | HB7125 |
| Gewindeart | RD |
| Gewindeart | RD-LH |
| Gewinde-Norm | DIN 405 |
| Flankenwinkel rund | 30 Grad |
| Stärke | 3,6 mm |
| Plattengröße L | 16 mm |

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Gewindedrehen**Anwenderdaten**

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 60 m/min | S |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| unregelmäßig | geeignet | | |
| unterbrochen | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |