


**Garant**

**Vollprofilplatte 30° außen links, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 8**

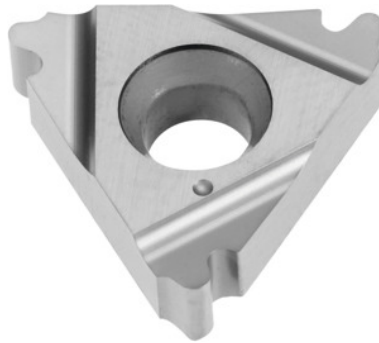

**Bestelldaten**

Bestellnummer	270970 8
GTIN	4045197929327
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

Anzahl Gänge/Zoll	8
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	außen
Einsatzart	links
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7125
Gewindeart	RD
Gewindeart	RD-LH
Gewinde-Norm	DIN 405
Flankenwinkel rund	30 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Gewindedrehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		