


Garant

Vollprofilplatte 30° außen links, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 10

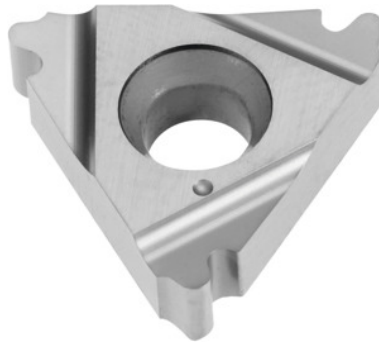

Bestelldaten

Bestellnummer	270970 10
GTIN	4045197929310
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	10
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	außen
Einsatzart	links
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7125
Gewindeart	RD
Gewindeart	RD-LH
Gewinde-Norm	DIN 405
Flankenwinkel rund	30 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		