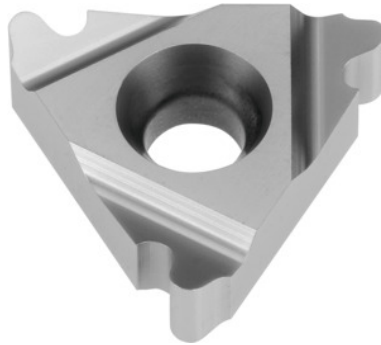


Vollprofilplatte 30° innen links, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 4**Bestelldaten**

Bestellnummer	270994 4
GTIN	4045197929471
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	4
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	links
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7125
Gewindeart	RD-LH
Gewindeart	RD
Gewinde-Norm	DIN 405
Flankenwinkel rund	30 Grad
Stärke	4,76 mm
Plattengröße L	22 mm

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Gewindedrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		