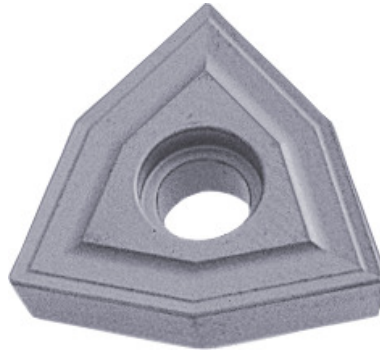


**KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W29: 42-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236910 42-010
GTIN	4047109286429
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:**Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.**

Typ: INOX

ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 080404

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/U**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 080404
Bezeichnung	42-010
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/U
Sorte	BK7935
Typ	INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		