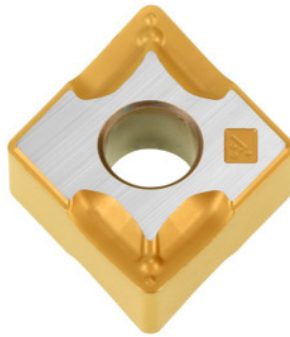


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	XUM
Hauptanwendung	UNI
Sorte	HB730-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,2 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	Nano-PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen