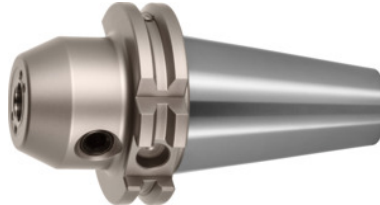


Garant**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, vernickelt, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300120 20
GTIN	4045197945723
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:****GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.

Spezielle Vernickelung.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Außen-Ø D	52 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskraglänge A-Maß	63 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	verschießbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------