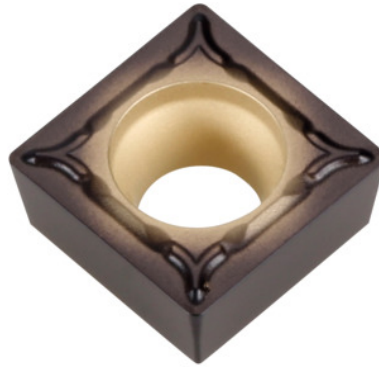


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SCMT 120404 HB7035-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7035-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen