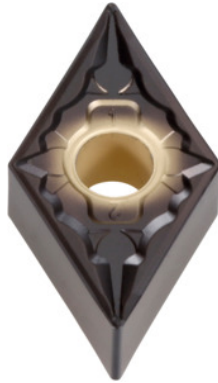


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Sorte	HB7020
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen