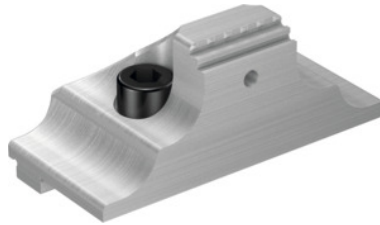


**Garant****Aufsatzbacke Gripp, einteilig, für Typ: 100/32****Bestelldaten**

Bestellnummer	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannstufe mit 5 mm Höhe und 3 mm Auflagefläche.

**Verwendung:**

Ideal für die Schwerzerspannung.

**Passend für:**

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105 – 361110.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben.

**Hinweis:**

Typ GS mit Grippstufe und glatter Spannstufe

**Technische Beschreibung**

Länge $l_1$	3 mm
Höhe $h_1$	3 mm
Backenhöhe $h$	40 mm
passend zu Farbcode	Xpent0
Backenlänge $l$	60 mm
Backenbreite $b$	100 mm
Höhe $h_2$	3 mm

Länge l <sub>2</sub>	3 mm
Produktart	Schraubstock-Backen