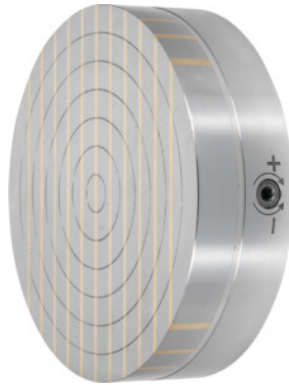


**Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung, Futter-Ø: 350mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380777 350
GTIN	2050001949264
Artikelklasse	33S

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarkes Magnetsystem mit **Neodym**-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe.
Magnetkraft **stufenlos verstellbar**.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.

Zum Spannen von kleinen und dünnen bis großen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

Technische Beschreibung

Höhen-Toleranz	0 / -1 mm
Zentriertiefe	5 mm
Lochkreis-Ø	334 mm
Höhe	62 mm
Gewinde-Ø	4×M8

Zentrier-Ø	300 mm
Gewicht	43 kg
Futter-Ø	350 mm
mögliche Zentrierbohrung J	25×20 mm
Nennhaftkraft	150 N/cm ²
Parallelpolteilung	12+3 mm
Magnetfeldhöhe	10 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte	6 mm
Produktart	Magnet-Spannfutter