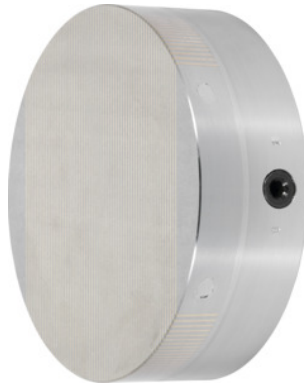


**Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung, Futter-Ø: 130mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380776 130
GTIN	2050001943637
Artikelklasse	33S

**Beschreibung****Ausführung:**

Leistungsstarkes Magnetsystem mit **Neodym**-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft **stufenlos verstellbar**.

**Verwendung:**

Für Schleif- und Dreharbeiten.

Zum Spannen von kleinen und dünnen bis mittelgroßen Werkstücken.

**Hinweis:**

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

**Technische Beschreibung**

Zentriertiefe	4 mm
Magnetfeldhöhe	8 mm
Höhen-Toleranz	0 / -1 mm
Parallelpolteilung	1,9 mm
Zentrier-Ø	90 mm

Gewicht	5 kg
Lochkreis-Ø	115 mm
Höhe	50 mm
Futter-Ø	130 mm
Gewinde-Ø	4×M8
Abnutzbarkeit der Polplatte	5 mm
Nennhaftkraft	100 N/cm <sup>2</sup>
mögliche Zentrierbohrung J	20×14 mm
Produktart	Magnet-Spannfutter